

**DEViflex™ ersätter DTIP**

**Marknadens bästa  
värmekabel blev  
just ännu bättre.**

**– hitta dina nya E-nr här**

**DEViflex™ Strong. Flexible. Reliable.**

# Nyhet – från pionjärerna av elektriska värmekablar

## **DEViflex™ elektrisk värmekabel**

Med dess styrka, flexibilitet och pålitlighet ersätter DEViflex™ våra välkända DTIP-produkter. Den nya runda profilen, av både kabeln och kallkabeln, säkerställer enkel installation.

Bäst av allt, DEViflex™ kablarna har vår unika 20-års DEVIgaranti™ som även inkluderar kostnaden för installation och nytt golv.

## **Vi fördubblar garantin från 10 till 20 år på såväl kablar som mattor.**

DEVI:s golvvärme produkter har en lång livslängd och nu får du hela 20 år i garanti på såväl kablar som mattor. Garantin gäller inte enbart produkterna, utan dessutom för installations- och reparationsarbete om något måste åtgärdas.

Självklart kommer värmekabeln DEVIflex™ med vår unika 20-års DEVIwarranty™.

### **DEVIwarranty™**

Vår garanti kommer helt utan extra krav.

- Ingen utbildning
- Ingen krånglig registrering

Det enda som behövs för att bli berättigad garantin är helt enkelt din behörighet som elinstallatör.



# **DEVIflex™**

## Strong. Flexible. Reliable.

<b>Driftspänning</b>	220 - 240 V
<b>Utgång:</b>	6 W/m
<b>Skärm:</b>	100 % täckning, alu-folie, 0,5 mm <sup>2</sup> förtennad jordningsledning av koppar
<b>Kalkkabel:</b>	2.3 m DTCL, 3x1,5 mm <sup>2</sup> , jordad
<b>Min. installationstemperatur:</b>	-5 °C
<b>Standard</b>	IEC60800:2009
<b>Användning:</b>	Nybyggnation eller renovering Betonggolv Frostskydd  DEVlcell™ T för trä- och laminatgolv

Tidigare E-nr	Längd (m) / Effekt (W)
89 772 88	30m / 180W
89 772 89	40m / 250W
89 772 90	50m / 310W
89 772 91	60m / 345W
89 772 92	70m / 415W
89 772 93	80m / 500W
89 772 94	90m / 540W
89 772 95	100m / 635W
89 772 96	117m / 710W
89 772 97	129m / 770W
89 772 98	140m / 870W
89 772 99	160m / 915W
89 773 00	180m / 1095W
89 773 01	190m / 1160W
89 773 03	200m / 1260W

Nytt E-nr	Längd (m) / Effekt (W)
89 706 00	30m / 180W
89 706 01	40m / 250W
89 706 02	50m / 310W
89 706 03	60m / 345W
89 706 04	70m / 415W
89 706 05	80m / 500W
89 706 06	90m / 540W
89 706 07	100m / 635W
89 706 08	115m / 660W
89 706 09	129m / 770W
89 706 10	140m / 870W
89 706 11	160m / 915W
89 706 12	180m / 1095W
89 706 13	190m / 1160W
89 706 14	200m / 1260W

<b>Driftspänning</b>	220 - 240 V
<b>Utgång:</b>	10 W/m
<b>Skärm:</b>	100 % täckning, alu-folie, 0,5 mm <sup>2</sup> förtennad jordningsledning av koppar
<b>Kalkkabel:</b>	2.3 m DTCL, 3x1,5 mm <sup>2</sup> /3x2,5mm <sup>2</sup> , jordad
<b>Min. installationstemperatur:</b>	-5 °C
<b>Standard</b>	IEC60800:2009
<b>Användning:</b>	Nybyggnation eller renovering Betonggolv Frostskydd  DEVlcell™ T för trä- och laminatgolv

Tidigare E-nr	Längd (m) / Effekt (W)
89 776 00	2m / 20W
89 776 01	4m / 40W
89 776 02	6m / 60W
89 776 03	8m / 80W
89 776 04	10m / 100W
89 776 05	15m / 135W
89 776 06	20m / 200W
89 776 07	25m / 240W
89 776 08	30m / 300W
89 776 09	35m / 350W
89 776 10	40m / 400W
89 776 11	50m / 500W
89 776 12	60m / 600W
89 776 13	70m / 700W
89 776 14	80m / 800W
89 776 15	90m / 900W
89 776 16	100m / 1000W
89 776 17	120m / 1200W
89 776 18	140m / 1400W
89 776 19	160m / 1600W
89 776 20	180m / 1800W
89 776 21	200m / 2000W
89 776 22	210m / 2100W

Nytt E-nr	Längd (m) / Effekt (W)
89 710 00	2m / 20W
89 710 01	4m / 40W
89 710 02	6m / 60W
89 710 03	8m / 80W
89 710 04	10m / 100W
89 710 05	15m / 135W
89 710 06	20m / 205W
89 710 07	25m / 240W
89 710 08	30m / 290W
89 710 09	35m / 350W
89 710 10	40m / 390W
89 710 11	50m / 505W
89 710 12	60m / 600W
89 710 13	70m / 695W
89 710 14	80m / 790W
89 710 15	90m / 920W
89 710 16	100m / 990W
89 710 17	120m / 1220W
89 710 18	140m / 1410W
89 710 19	160m / 1575W
89 710 20	180m / 1760W
89 710 21	200m / 1990W
89 710 22	210m / 2050W

# DEViflex™ 20T

## Ny extra hög effekt



<b>Driftspänning</b>	220 - 240 V
<b>Utgång:</b>	20 W/m
<b>Skärm:</b>	100 % täckning, alu-folie, 0,5 mm <sup>2</sup> förtennad jordningsledning av koppar
<b>Kalkkabel:</b>	2.3 m DTCL, 3x1,5 mm <sup>2</sup> / 3x2,5mm <sup>2</sup> , jordad
<b>Min. installationstemperatur:</b>	-5 °C
<b>Standard</b>	IEC60800:2009
<b>Användning:</b>	Nybyggnation eller renovering Betonggolv Frostskydd Betonghårdning (DEViflex™ 30T)

Tidigare E-nr	Längd (m) / Effekt (W)
•	•
89 772 70	10m / 180W
89 772 71	13m / 234 W
89 772 72	18m / 324W
89 772 73	22m / 395W
89 772 74	29m / 535W
89 772 75	34m / 600W
89 772 76	37m / 680W
89 772 77	44m / 790W
89 772 78	54m / 1008W
89 772 79	59m / 1075W
89 772 80	68m / 1220W
89 772 81	74m / 1340W
89 772 82	90m / 1625W
89 772 82	90m / 1625W
89 772 83	108m / 2035W
89 772 85	130m / 2295W
89 772 85	130m / 2295W
89 772 86	155m / 2775W
89 772 87	170m / 3050W

Nytt E-nr	Längd (m) / Effekt (W)
89 720 50	7m / 140W
89 720 51	10m / 195W
89 720 52	12m / 245W
89 720 53	16m / 330W
89 720 54	21m / 415W
89 720 55	28m / 555W
89 720 56	32m / 650W
89 720 57	36m / 700W
89 720 58	43m / 835W
89 720 59	50m / 970W
89 720 60	56m / 1130W
89 720 61	65m / 1275W
89 720 62	70m / 1415W
89 720 63	78m / 1565W
89 720 64	86m / 1700W
89 720 65	100m / 1975W
89 720 66	112m / 2250W
89 720 67	125m / 2530W
89 720 68	148m / 2905W
89 720 69	163m / 3180W


### 30 W/m Betonghårdning (ej för golvvärme)

89 775 72	45m / 1400W
89 775 70	90m / 2800W

89 730 00	45m / 1405W
89 730 01	90m / 2800W

# DEVireg™ Touch

För smart styrning

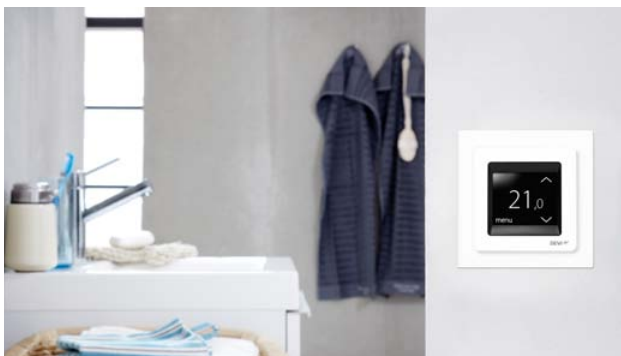

## DEVireg™ Touch

den perfekta partnern till DEViflex™ kablar

För perfekt komfort, effektivitet och låga värmekostnader - välj intelligenta elektroniska termostaten DEVireg™ Touch med 5-års garanti för att kontrollera värmekablar.



# Redo för framtiden

## Nästa generations teknologi

DEVIflex™ är enkel att installera och extremt pålitlig och uppfyller branschens viktigaste regler. Utmärkt energiprestanda och säkerhetsfunktioner i kombination med vår unika 20-åriga DEVIwarranty™ gör denna kabel till det idealiska valet för krävande kunder över hela världen.

För mer information om DEVIflex™ eller vårt övriga sortiment av värmeprodukter och lösningar besök vår hemsida:

**devi.se**